 



ソレノイドバルブ

MFH-5/3E-D4

部品番号: 546037

FESTO

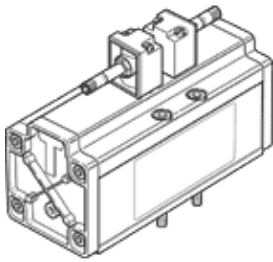

データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁エキゾーストセンタ
操作方法	電気
幅	76 mm
標準流量	4,800 l/min
使用圧力	3 ... 16 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	18 mm
スクリーンサイズ	82 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 5599-1
手動操作	アクセサリによって保持
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
切換時間 off	290 ms
切換時間 on	85 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、ろ過度40 μm、給油または無給油
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	2,500 g
配線方式	Fコイル経由、別途注文
取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82	排気なし
パイロット排気ポート84	排気なし
エア接続ポート 1	サイズ4用マニホールブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 2	サイズ4用マニホールブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 3	サイズ4用マニホールブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 4	サイズ4用マニホールブロック (ISO5599-1準拠)
エア接続ポート 5	サイズ4用マニホールブロック (ISO5599-1準拠)
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム