 



ソレノイドバルブ MFHB-5/4-1/4

部品番号: 546042
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

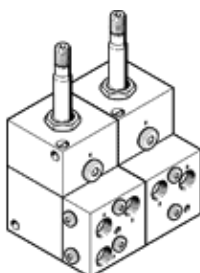

データシート

特長	値
バルブ機能	4位置5方弁クローズドセンタ
操作方法	電気
標準流量	600 l/min
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	6.5 mm
取付方向	任意
手動操作	ロック式
切換時間 off	23 ms
切換時間 on	16 ms
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	1,780 g
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム 陽極化処理