 



# ソレノイドバルブ MFHB-3-1/8

部品番号: 546049  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

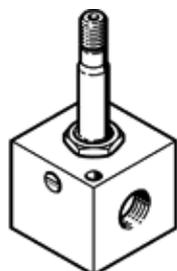

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
標準流量	90 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	1.3 mm
取付方向	任意
手動操作	ロック式
切換時間 off	14 ms
切換時間 on	10 ms
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	60 g
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミニウム 陽極化処理