 



ソレノイドバルブ MOFHB-3-1/4

部品番号: 546053
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

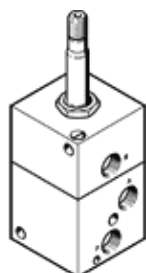

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|-----------------|
| バルブ機能 | 3方弁ノーマルオープン |
| 操作方法 | 電気 |
| 標準流量 | 600 l/min |
| 使用圧力 | 2 ... 8 bar |
| 構造 | ポペット弁 |
| リターン方式 | メカスプリング |
| 保護仕様 | IP65 |
| オリフィス径 | 7 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| 手動操作 | ロック式 |
| 切換時間 off | 21 ms |
| 切換時間 on | 18 ms |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -5 ... 40 °C |
| 質量 | 565 g |
| パイロット排気ポート84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| エア接続ポート 2 | G1/4 |
| エア接続ポート 3 | G1/4 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質 ハウジング | アルミニウム 陽極化処理 |