 



ソレノイドバルブ MFHB-3-3/4-S-2,8-8-BAR

部品番号: 546063
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

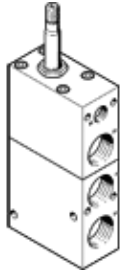

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	39 mm
標準流量	5,340 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	17 mm
取付方向	任意
手動操作	ロック式
制御方法	パイロット式
パイロット圧力	2.8 ... 8 bar
切換時間 off	30 ms
切換時間 on	60 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	920 g
配線方式	Fコイル経由、別途注文
取付方法	オプション PRマニホールド 取付穴
パイロット接続ポート12	G1/4
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/4
エア接続ポート 3	G3/4
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミニウム 陽極化処理