 



絞り弁用プレート VABF-S2-1-F1B1-C

部品番号: 546095

FESTO

VTSAバルブターミナル用、ポートパターン15407-1、マニホールドブロックとバルブの間に組み付け、バルブの3/5ポートからの排気を制限

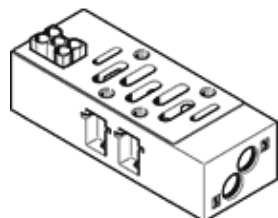

データシート

特長	値
幅	43 mm
規格	ISO 5599-2
取付方向	任意
エア式垂直リンク	絞りプレート：排気制御
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
標準流量	1,100 l/min
CEマーク	EU簡易圧力容器指令準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス：CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	220 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト