 



# 薄形シリンダ ADVU-1 5/8"-1 1/2"-A-P-A

部品番号: 546308

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ  
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。  
 この製品はFesto USA向けの製品です。  
 2011年廃番予定品

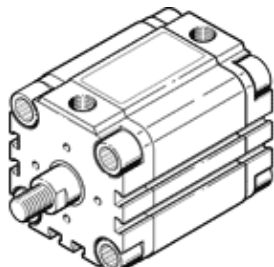

## データシート

| 特長                 | 値                |
|--------------------|------------------|
| ストローク              | 1.5 "            |
| ピストン径              | 1 5/8"           |
| クッション              | P : 固定クッション      |
| 運転モード              | 複動式              |
| ロッドエンド             | 雄ネジ              |
| 使用圧力               | 11.6 ... 145 Psi |
| 作動流体               | ろ過圧縮空気           |
| 耐酸性クラス : CRC       | 2                |
| 周囲温度               | -4 ... 176 °F    |
| 終端衝撃エネルギー          | 0.3835 J         |
| 0.6MPaで後退時の理論力     | 154 lbf          |
| 0.6MPaで前進時の理論力     | 170 lbf          |
| 0mmストロークでの移動負荷     | 2.222 oz         |
| 10mmストロークあたりの加算質量  | 2.081 oz         |
| 0mmストロークの基本質量      | 15.273 oz        |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 0.317 oz         |
| 接続ポート径             | NPT1/8-27        |
| 使用圧力 ( psi )       | 11.6 ... 145 psi |
| 材質 カバー             | 鍛造アルミ合金          |
| 材質 シール             | TPE-U(PU)<br>NBR |
| 材質 ピストンロッド         | ステンレス            |
| シリンダチューブの材質        | 鍛造アルミ合金          |