

 

# 薄形シリンダ

## ADVU-1 5/8"-1 1/4"-A-P-A

部品番号: 546310

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ  
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。  
 この製品はFesto USA向けの製品です。  
 2011年廃番予定品

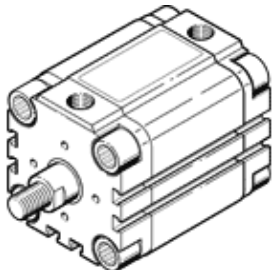

### データシート

特長	値
ストローク	1.25 "
ピストン径	1 5/8"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	11.6 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	0.3835 J
0.6MPaで後退時の理論力	154 lbf
0.6MPaで前進時の理論力	170 lbf
0mmストロークでの移動負荷	2.222 oz
10mmストロークあたりの加算質量	2.081 oz
0mmストロークの基本質量	15.273 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	0.317 oz
接続ポート径	NPT1/8-27
使用圧力 ( psi )	11.6 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金