 



薄形シリンダ ADVU-3/4"-1 1/4"-P-A

部品番号: 546363

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

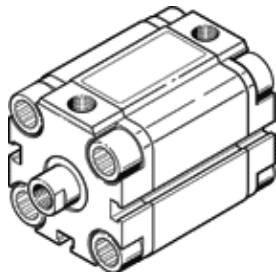

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|------------------|
| ストローク | 1.25 " |
| ピストン径 | 3/4" |
| クッション | P : 固定クッション |
| 運転モード | 複動式 |
| ロッドエンド | 雌ネジ |
| 使用圧力 | 14.5 ... 145 Psi |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -4 ... 176 °F |
| 終端衝撃エネルギー | 0.1033 J |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 32 lbf |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 42 lbf |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 0.705 oz |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 0.811 oz |
| 0mmストロークの基本質量 | 5.256 oz |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 0.212 oz |
| 接続ポート径 | UNF10-32 |
| 使用圧力 (psi) | 14.5 ... 145 psi |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | TPE-U(PU) NBR |
| 材質 ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | 鍛造アルミ合金 |