 



# 薄形シリンダ ADVU-3/4"-3/4"-A-P-A

部品番号: 546372

FESTO

スイッチ取付可 ピストンロッド先端雄ネジ  
 ピストンロッド先端のネジ用ナットは含まれています。  
 この製品はFesto USA向けの製品です。  
 2011年廃番予定品

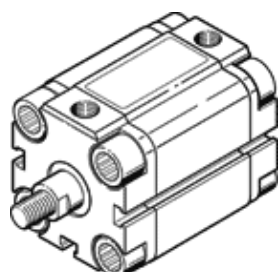

## データシート

特長	値
ストローク	0.75 "
ピストン径	3/4"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	14.5 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
終端衝撃エネルギー	0.1033 J
0.6MPaで後退時の理論力	32 lbf
0.6MPaで前進時の理論力	42 lbf
0mmストロークでの移動負荷	0.705 oz
10mmストロークあたりの加算質量	0.811 oz
0mmストロークの基本質量	5.256 oz
10mmストロークあたりの加算負荷率	0.212 oz
接続ポート径	UNF10-32
使用圧力 ( psi )	14.5 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金