


# 基本バルブ LF-D-MIDI-U

製品番号: 546422

FESTO

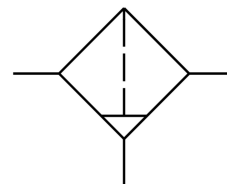

## データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
最大ドレン量	1,46 fl oz (US)
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	0 psi...240 psi
標準公称流量	94,5 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 °F...140 °F
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	14 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
製品質量	19691 oz
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 : フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC