


基本バルブ LF-D-MINI-U

製品番号: 546428

FESTO

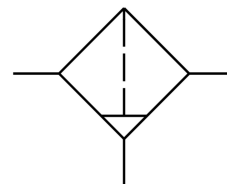

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| サイズ | ミニ |
| シリーズ | D |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ろ過度 | 40 µm |
| ドレン | マニュアル 回転式 |
| 構造 | 遠心分離機付焼結フィルタ |
| 最大ドレン量 | 0,748 fl oz (US) |
| シエル保護 | メタル製ポウルガード |
| 作動電圧 | 0 psi...240 psi |
| 標準公称流量 | 35 cfm |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | 14 °F...140 °F |
| 2次側のエアオリテイクラス | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] に準拠した圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | 14 °F...140 °F |
| 周囲温度 | 14 °F...140 °F |
| 製品質量 | 7032 oz |
| 取付方法 | インライン アクセサリ付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質: フィルタ | PE |
| 材質:ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 |
| ポウル材質 | PC |