


# 基本バルブ LR-D-MAXI

製品番号: 546436

FESTO

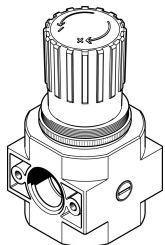

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
構造	パイロット式ピストンレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧カインジケータ	G1/4準備
作動電圧	0 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
標準公称流量	11500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠