


アダプタ AD-G1-1NPT-I

部品番号: 546546

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ

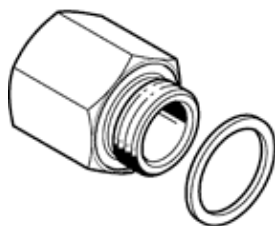

データシート

特長	値
オリフィス径	21.4 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	90 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	35 Nm
質量	212.68 g
エア接続ポート 1	G1 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	NPT 1雌ねじ
材質	RoHS対応
Material seals	PVC
Material housing	亜鉛メッキ鋼