


アダプタ

AD-3/4NPT-G3/4-I

部品番号: 546551

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ

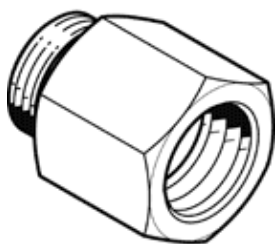

データシート

特長	値
オリフィス径	19.05 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	32 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	60 Nm
質量	98.13 g
エア接続ポート 1	Male thread, 3/4 NPT
エア接続ポート 2	雌ネジG3/4
材質	RoHS対応
Material seals	PVC
Material housing	亜鉛メッキ鋼