


分配器

FR-8-1/4-BR

部品番号: 546750

FESTO

圧縮空気の分配用

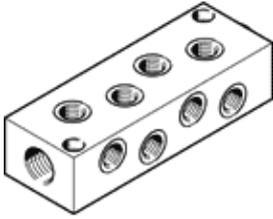

データシート

特長	値
オリフィス径	11.5 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力数	8
供給配管数	1
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/4
Material housing	鍛造アルミ合金