


# コントロールプレート VABF-S1-1-R7C2-C-6

部品番号: 546829

FESTO

VTSAバルブターミナル用、ポートパターン5599-1、使用最高圧力0.6MPa

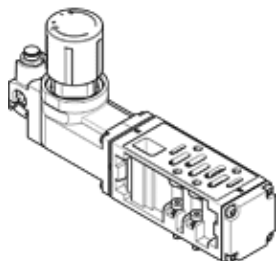

## データシート

特長	値
幅	42 mm
規格	ISO 5599-1
取付方向	任意
エア式垂直リンク	Pressure regulator for 4 reversible
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計選択	可能
調整圧力範囲 ( Mpa )	0.05 ... 0.6 MPa
制御圧力範囲	0.5 ... 6 bar
調整圧力範囲 ( psi )	7.25 ... 87 psi
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
供給圧力1MPa時	0.05 ... 1 MPa
供給圧力1psi時	7.25 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	640 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
圧力計ポート	固定クランプ
材質	RoHS対応
Material control panel	PA
Material regulator housing	アルミダイカスト