


# コントロールプレート VABF-S3

部品番号: 546837

FESTO

VDMA-01/02バルブターミナル用、ポートパターン15407-1

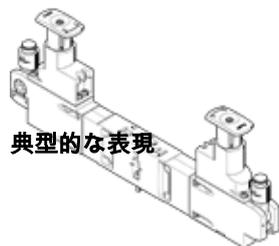

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
規格	ISO 15407-1
取付方向	任意
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計選択	可能
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、ろ過度40 µm、給油または無給油
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
圧力計ポート	固定クランプ
材質	RoHS対応
Material control panel	PA
Material regulator housing	アルミダイカスト