


入力モジュール CP-E32-M8-EL

部品番号: 546921
廃番予定品

FESTO

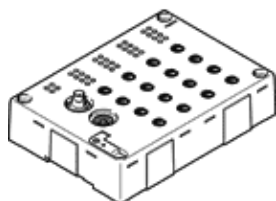

データシート

特長	値
LED	- 2モジュール診断 - 32チャンネルステータス
保護 (短絡)	内部ヒューズ
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
入力デバウンス時間	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
モジュールあたりの最大残存電流	1.4 A
最大入力数	32
作動電圧 DC	24 V
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
残存リップル 負荷電圧	4 V _{ss}
切換レベル	信号0: ≤6V 信号1: ≥8.6V
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-5 ... 50 °C
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
入力特性	IEC1131-T2
入力回路論理	PNP (プラス切換)
取付方法	オプション 取付穴 トップハットレール
材質	RoHS対応
Material cover	強化PA
Material housing	強化PA