


レギュレータプレート VABF-S2

製品番号: 547058

FESTO

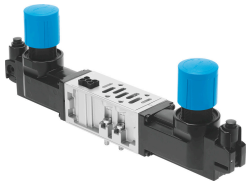

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--|
| 規格ベース | ISO 5599-2 |
| 取付位置 | 任意 |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 二次排気あり |
| 圧力計の選択 | 可能 |
| 入力圧力1 | 0.5 bar...10 bar |
| 入力圧力 1 | 0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上 サブベース上 |
| 圧力計接続部 | 固定クランプ付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 操作部品材質 | PA |
| コントローラハウジング材質 | アルミダイキャスト |