


プラグソケット付ケーブル KMEB-3-24-5-LED

部品番号: 547269

FESTO

VUVB 24Vコイル

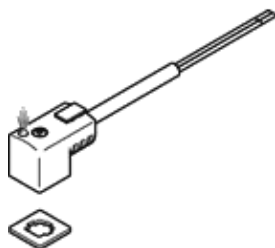

データシート

特長	値
信号状態表示	黄色LED
取付方向	任意
質量	230 g
配線方式1	EN175301-803によると、Cタイプを形成することができる
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
電気接続ポート1, 芯/線数	2
電気接続ポート1, 取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	2
作動電圧 DC	24 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
アース接続	供給不可
ケーブル長さ	5 m
配線特長	標準
ケーブル径	5.2 mm
ケーブルの構造	2x0,75
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェール
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 (銀めっき)