 



# 急速排気弁 VBQF-U-G18-Q6

部品番号: 547532

FESTO

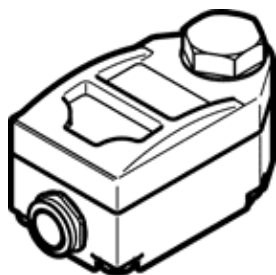

## データシート

特長	値
バルブ機能	急速排気
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	G1/8
取付方法	ネジ穴付き
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1,300 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	350 l/min
使用圧力	0.5 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	アルミダイカスト 亜鉛ダイカスト
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
オリフィス径	5 mm
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 4
流体温度	-10 ... 60 °C
音圧レベル	75 dB(A)
質量	85.5 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR