 



エジェクタカートリッジ VN-07-L

部品番号: 547696

FESTO

VNシリーズ、大流量タイプ用

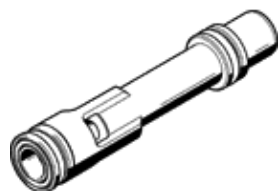

データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.7 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	標準 大流量
使用圧力	1 ... 8 bar 6 bar
最大吸込流量	30.9 l/min
呼び圧力での加圧時間	0.82 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	1.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金