


# エジェクタカートリッジ VN-10-H

部品番号: 547697

FESTO

VNシリーズ、高真空タイプ用

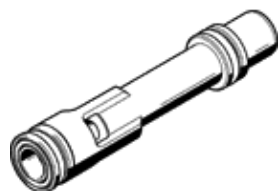

## データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.95 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	標準 高真空
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	3.5 bar
最大真空圧力	93 %
使用圧力	6 bar
最大吸込流量	21.8 l/min
呼び圧力での加圧時間	1.02 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	1.65 g
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金