


ティーコネクタ NPFB-T-R38-2G38-MFF

部品番号: 547754

FESTO

パイプとの接続用

Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

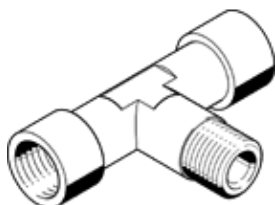

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|-----------------------------|
| 継手部の材質 | 真鍮 ニッケルメッキ |
| 容器サイズ | 10 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 40 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [---]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 |
| 周囲温度 | -20 ... 150 °C |
| 質量 | 83 g |
| エア接続ポート 1 | R3/8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |