

# ティーコネクタ


## NPFB-T-2R12-G12-MMF

部品番号: 547778

FESTO

### パイプとの接続用

Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

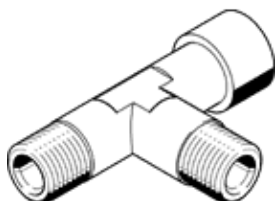

## データシート

特長	値
継手部の材質	真鍮 ニッケルメッキ
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 40 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	117 g
エア接続ポート 1	R1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質	RoHS対応