


異径ニップル NPFB-R-G34-G12-MF

部品番号: 547837

FESTO

パイプとの接続用

Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

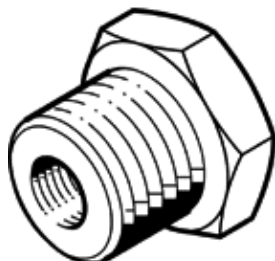

データシート

特長	値
継手部の材質	真鍮 ニッケルメッキ
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 40 bar
作動流体	圧縮エア 真空
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	44 g
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G1/2
材質	RoHS対応