


電源ユニット SVG-1/230VAC-ASI-5A

部品番号: 547869
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

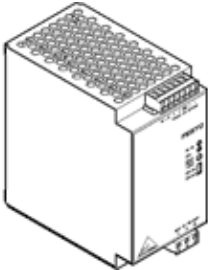

データシート

特長	値
幅	70 mm
高さ	130 mm
長さ	125 mm
取付方向	自然対流
一次供給	単相
入力電流	2,1 - 1,0 A
出力電圧 DC	30,1 V
標準出力電流	4,8 A
入力電圧 AC	100 ... 240 V
電源短絡時のバックアップ	20 ms
電源周波数	45 ... 65 Hz
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
保管温度	-40 ... 85 °C
相対湿度	95%
保護仕様	IP20
周囲温度	-25 ... 70 °C
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
質量	900 g
取付方法	トップハットレール
材質	PWIS質を含む