 



ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F

部品番号: 548075

FESTO

自己調整タイプ

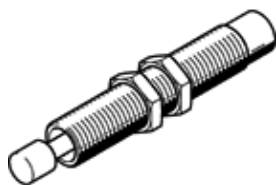

データシート

特長	値
サイズ	12
ストローク	20 mm
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.3 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	20 mm
最大抑止力	1,000 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	12 J
時間あたりの最大消費エネルギー	41,000 J
残存エネルギー	0.05 J
リセット力	5 N
質量	91 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛メッキ鋼
Material piston rod	ステンレス