 



# ロータリインデックステーブル DHTG-220-12-A

部品番号: 548096

FESTO

位置検出用

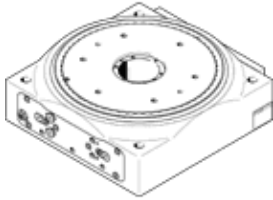

## データシート

特長	値
サイズ	220
ポペット	<= 0.04 mm <= 0.02 mm <= 0.02 mm
回転角の繰返し精度	<= 0.03 deg
クッション	ショックアブソーバ (可変式) 付
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ギアカップリング ラックピニオン ガイドモーションシーケンス
位置検出	反射式センサ用
送りピッチ	12
使用圧力	4 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
音圧レベル	<= 70 dB(A)
周囲温度	5 ... 60 °C
最大アキシャル静的荷重	5,000 N
最大静的引き込みトルク	500 Nm
最大ラジアル静的荷重	8,000 N
静的接触トルク	500 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	58.9 Nm
質量	24,000 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
接続ポート径	雌ネジG1/8
Material poppet valve	亜鉛メッキ鋼
材質	RoHS対応
Material stops	亜鉛メッキ鋼
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金