


# 丸形シリンダ ESNU-2"-P

 
部品番号: 548460  
廃番予定品

FESTO

DIN ISO規格6431に準拠、固定ラバークッション付、多様な取付方法  
製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

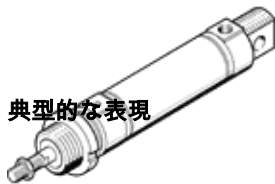

典型的な表現



## データシート

| 特長  | 値                             |
|---|-------------------------------|
| ストローク   | 0.04 ... 2"                   |
| ピストン径   | 2"                            |
| ピストンロッドネジ   | 5/8-18 UNF-2A                 |
| 規格  | ISO 6431                      |
| クッション   | P : 固定クッション                   |
| 取付方向  | 任意                            |
| ロッドエンド  | 雄ネジ                           |
| 構造  | ピストン<br>ピストンロッド               |
| 位置検出  | なし                            |
| バリエーション   | 片ロッド                          |
| Operating pressure MPa                                | 0.1 ... 1 MPa                 |
| 使用圧力  | 1 ... 10 bar                  |
| 運転モード   | 単動                            |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意   | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )            |
| 耐酸性クラス : CRC  | 2 - 腐食ストレスほぼなし                |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度  | -4 ... 176 °F                 |
| 終端衝撃エネルギー   | 0.7376 ft-lbf                 |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 240.77 lbf                    |
| 0mmストロークでの移動負荷  | 14.568 oz                     |
| 10mmストロークあたりの加算質量                                     | 0.882 oz                      |
| 取付方法  | アクセサリ                         |
| 接続ポート径  | 1/4 NPT                       |
| 材質  | RoHS対応                        |
| Material cover  | 鍛造アルミ合金                       |
| Material seals  | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| Material piston rod                                   | ステンレス                         |
| Material cylinder barrel                              | ステンレス                         |