


マルチピンソケット NECA-S1G9-P9-MP2

部品番号: 548720

FESTO

f· Druckaufbau- und Entl· tungsventil MS6-SV erforderlich.

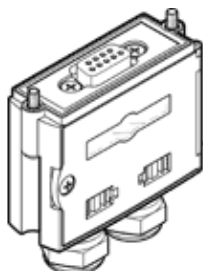

データシート

特長	値
幅	20 mm
高さ	62 mm
長さ	61 mm
ケーブルの最大直径	5 ... 10 mm
使用電圧範囲 (DC)	21.6 ... 26.4 V
作動電圧 DC	24 V
許容電流負荷	1 A
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95% 非凝縮
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	60 g
ターミナル断面図	0.34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendh· se
配線方式	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
取付方法	取付穴
材質 コネクタナット	真鍮
材質 シール	NBR
材質ハウジング	強化PA
材質情報 ネジ	鋼