


カバーキャップ CPX-M-AK-C

製品番号: 548753

FESTO

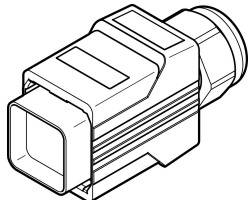

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 幅 | 30mm |
| 高さ | 58mm |
| 長さ | 22mm |
| 認証 | UL94 V0 |
| 製品質量 | 54 g |
| 保護等級 | IP65 IP67 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠 |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 保管温度 | -40 °C...70 °C |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| 材質ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき |
| 材質シール | NBR |
| 相対湿度 | 5 ~ 90 % 凝縮なし |