


# モータコントローラ SEC-ST-48-6-P01

部品番号: 548945  
廃番予定品

FESTO

ステッピングモータ用

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

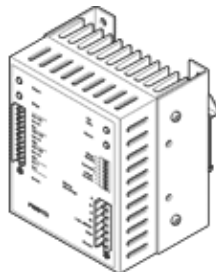

## データシート

特長	値
運転モードコントローラ	Bipolar-Chopper-Driver
運転モード	1/32 step, 6400 steps/U
電流降下調整可能	DIPスイッチを介して0または70
スライド調整	DIPスイッチ経由
電流調整	DIPスイッチ
最大ステップ回数	40 kHz
定格電流	1.25 ... 6 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 40 °C
認証	C-Tick
質量	660 g
論理入力有効範囲	4 ... 6 V 20 ... 26 V
配線方式	ネジ端子
取付方法	トップハットレール