


# マルチピンノード VABE-S6-LT-C-S6-R5

部品番号: 549046

FESTO

VTSAN/TSA-Fバルブターミナル用

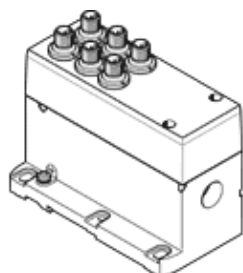

## データシート

特長	値
取付方向	任意
バルブ位置	シングルソレノイドバルブ時12 ダブル時6
最大残存電流	10 A
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	760 g
配線数	6
配線	Dサブプラグ
配線方式	5ピン M12 プラグ
Material cover	PA
Material housing	アルミダイカスト