


コントロールプレート VMPA1-B8-R1C2-C-06

部品番号: 549052

FESTO

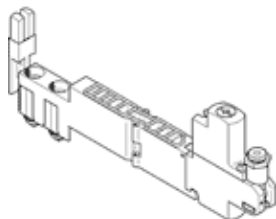

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 幅 | 10.5 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| エア式垂直リンク | ポート1用のレギュレータ |
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 2次側排気による |
| 圧力計選択 | 可能 |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 6 bar |
| 1時側圧力 | 0.5 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護仕様 | IP65 IEC 90529 |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 最大締付トルク | 0.25 Nm |
| 質量 | 73.8 g |
| 積み重ねて取りつけるタイプ | マニホールド上 |
| 圧力計ポート | M5 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material regulator housing | PA |