 



# 圧力遮断プレート 垂直方向 VABF-S1-1-L1D1-C

部品番号: 549103

FESTO

VTSAバルブターミナル用、ポートパターン5599-1、5599-2、マニホールドブロックとバルブの間に組み付け、供給ポートブロック

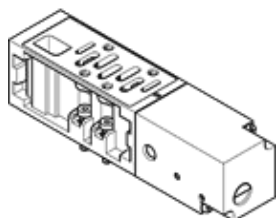

## データシート

特長	値
幅	42 mm
規格	ISO 5599-1
取付方向	任意
エア式垂直リンク	ポート1閉
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
標準流量	1,200 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	600 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト