


レギュレータプレート VMPA2-B8-R6C2-C-06

製品番号: 549113

FESTO

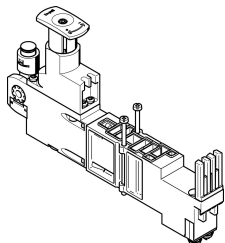

データシート

特徴	値
幅	21 mm
取付位置	任意
スタッキング	2リバーシブル用圧カレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
制御圧力範囲	0.5 bar...6 bar
入力圧力 ₁	0.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 -C...50 -C
許容締付トルク	0.65 Nm
製品質量	180 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上
圧力計接続部	固定クランプ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA
材質 シール	NBR
コントローラハウジング材質	PA