

 

# 分配ブロック MS6-FRM-FRZ

部品番号: 549337

★ Core product range

2つの圧力制御弁間でアダプタとして使用

FESTO

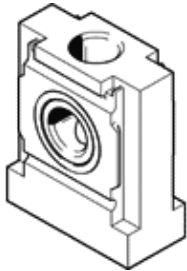

## データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 20 bar
1->2の標準流量	14,600 l/min
丈面側の標準流量	10,400 l/min
底面側の標準流量	9,850 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	163 g
エア接続ポート 3	G1/2
エア接続ポート 4	G1/2
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト