


加算式カウンタ CCES-P-C8-E

部品番号: 549403

FESTO

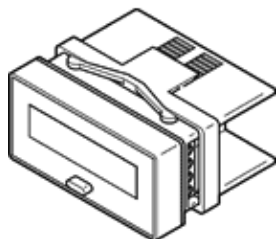

データシート

特長	値
構造	電池式加算カウンタ
リターン方式	押しボタンまたは電気信号
表示	8桁
最大カウント範囲	7.5 kHz 30 Hz
最低パルス長さ (ドライブユニット)	15 ms
最低パルス長さ (戻り側)	15 ms
スレッシュヨルド値の上限	5 ... 30 V
電源	リチウム電池
低スレッシュヨルド値DC	< 0.7 V
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	30 g
クロックパルス入力設定	マイナスエッジ30Hz
クロックパルスInput (入力)	プログラム
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
Material housing	PC