


ステッピングモータ EMMS-ST-42-S-SE

部品番号: 549405

FESTO

減速機、ブレーキなし

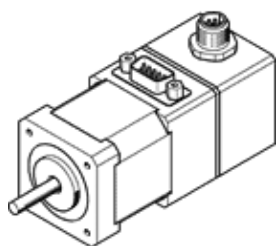

データシート

特長	値
ステッピング角度 (フルステップ)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5%
回転位置センサ	光エンコーダ
保護仕様	B
公称電圧	48 V
公称電流	1.8 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick
総出力慣性モーメント	0.082 kgcm ²
ブレーキの保持トルク	0.4 Nm
モータの保持トルク	0.5 Nm
回転負荷モーメント	0.082 kgcm ²
軸方向の軸負荷	7 N
半径方向の軸負荷	20 N
質量	450 g
配線システム	プラグ