


# ステッピングモータ EMMS-ST-57-S-SEB

部品番号: 549411

FESTO

減速機なし/ブレーキ付

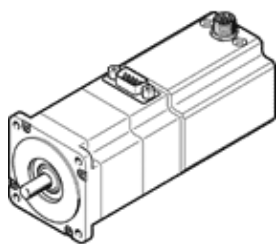

## データシート

特長	値
ステッピングアングル (フルステップ)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5%
回転位置センサ	光エンコーダ
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
保護仕様	B
出力補正ブレーキ	8 W
公称電圧	48 V
公称電流	5 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick
総出力慣性モーメント	0.3 kgcm <sup>2</sup>
ブレーキの保持トルク	0.4 Nm
モータの保持トルク	0.8 Nm
ブレーキの負荷モーメント	0.01 kgcm <sup>2</sup>
回転負荷モーメント	0.29 kgcm <sup>2</sup>
軸方向の軸負荷	10 N
半径方向の軸負荷	52 N
質量	1,150 g
配線システム	プラグ