


ステッピングモータ EMMS-ST-57-M-S

部品番号: 549412

FESTO

減速機、ブレーキなし

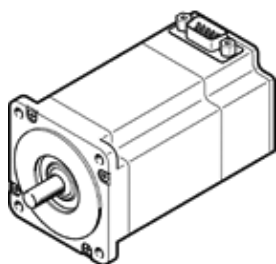

データシート

特長	値
ステッピング角度 (フルステップ)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5%
保護仕様	B
公称電圧	48 V
公称電流	5 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick
総出力慣性モーメント	0.48 kgcm ²
ブレーキの保持トルク	1 Nm
モータの保持トルク	1.4 Nm
回転負荷モーメント	0.48 kgcm ²
軸方向の軸負荷	10 N
半径方向の軸負荷	52 N
質量	1,100 g
配線システム	プラグ