


ステッピングモータ EMMS-ST-87-M-SEB

部品番号: 549423

FESTO

減速機なし/ブレーキ付

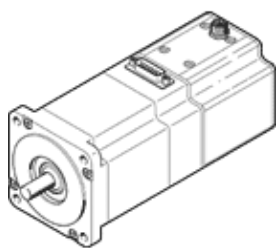

データシート

特長	値
ステッピング角度 (フルステップ)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5%
回転位置センサ	光エンコーダ
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
保護仕様	B
出力補正ブレーキ	11 W
公称電圧	48 V
公称電流	9.5 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick
総出力慣性モーメント	1.97 kgcm ²
ブレーキの保持トルク	2 Nm
モータの保持トルク	5.9 Nm
ブレーキの負荷モーメント	0.07 kgcm ²
回転負荷モーメント	1.9 kgcm ²
軸方向の軸負荷	65 N
半径方向の軸負荷	200 N
質量	3,600 g
配線システム	プラグ