


# ギヤボックス EMGA-40-P-G3-SST-42

部品番号: 549428

★ Core product range

ステッピングモータに適合

FESTO

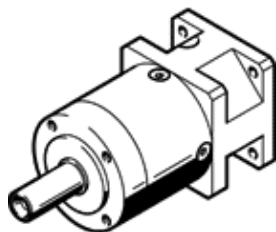

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	40 mm
モータフランジサイズ	42 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	3:1
最大入力速度	18,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出力トルク	11 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.031 kgcm <sup>2</sup>
最大出力トルク	17.6 Nm
最大効率	98 %
回転抵抗度	1 Nm/arcmin
質量	350 g
減速機のインタフェース、出力シャフト	40G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	42A
材質	RoHS対応