


ソレノイドコイル MD-2-24VDC-PA

部品番号: 549903

★ Core product range

DC電圧用、プラグソケット無し

FESTO

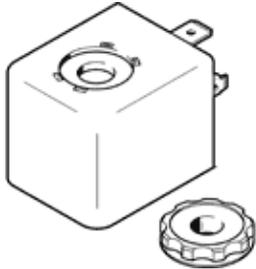

データシート

特長	値
取付方向	任意
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 6.8 W
許容電圧変動	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 50 °C
継手の最大締付トルク	0.5 Nm
質量	110 g
配線方式	DIN EN 175301-803準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅