


ソレノイドコイル MD-2-230VAC-PA

部品番号: 549905

FESTO

AC電圧用、プラグソケット無し

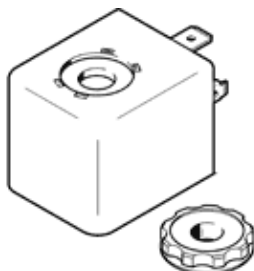

データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	AC 230 V: 50/60 Hz、締付け力 14.5 VA、保持力 10.5 VA
周波数許容公差	+/- 10 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 50 °C
継手の最大締付トルク	0.5 Nm
質量	110 g
配線方式	DIN EN 175301-803準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅