


ソレノイドコイル MH-2-110VAC-PA

部品番号: 549907

FESTO

AC電圧用、プラグソケット無し

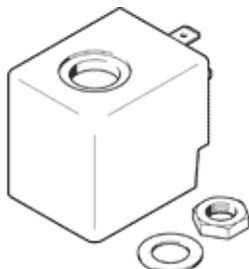

データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	12 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	110 V AC: 14 VA
周波数許容公差	+/- 10 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
保護等級について	IP00 without connector socket
周囲温度	-20 ... 50 °C
継手の最大締付トルク	2 Nm
質量	150 g
配線方式	DIN EN 175301-803準拠
取付方法	ロックナット付
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅