
 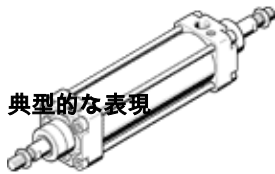


タイロッドシリンダ DNG-4"- -PPV-A-S2

部品番号: 549951

FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10
290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付
この製品はFesto USA向けの製品です。



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	4"
ピストンロッドネジ	UNF3/4-16
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	S2 : 両ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	30 mm
0.6MPaで後退時の理論力	4,418 N
0.6MPaで前進時の理論力	4,712 N
10mmストロークあたりの加算質量	100 g
0mmストロークの基本質量	4,100 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	NPT1/2-14
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金