

# 規格シリンダ DNGZK-1 5/8"-PPV-A

部品番号: 549961


FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10


290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、トラニオン金具、両側クッション付

この製品はFesto USA向けの製品です。

Old part no. 13000678

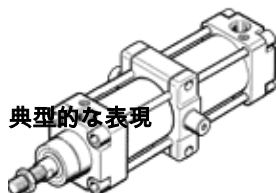

典型的な表現

 

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	1 5/8"
ピストンロッドネジ	UNF1/2-20
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	21 mm
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
10mmストロークあたりの加算質量	40 g
0mmストロークの基本質量	1,275 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	NPT1/4-18
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金